

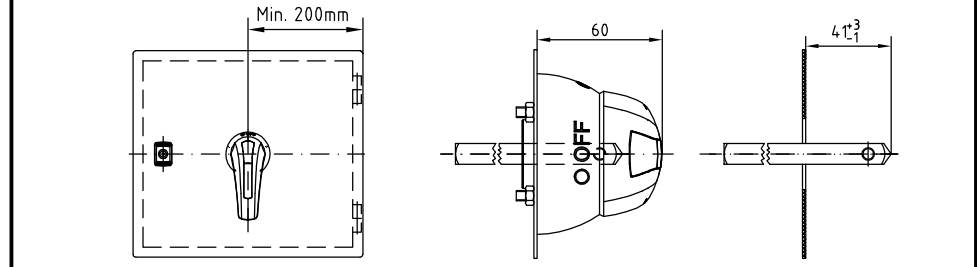
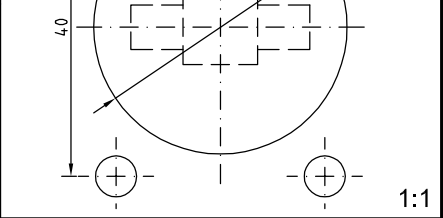
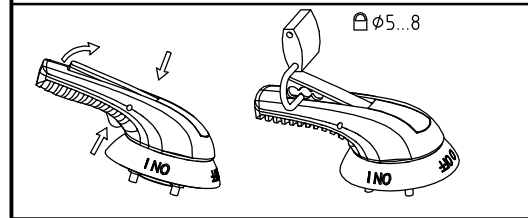
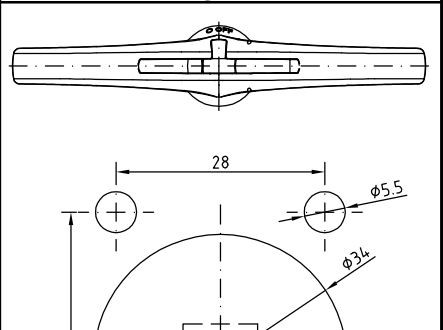
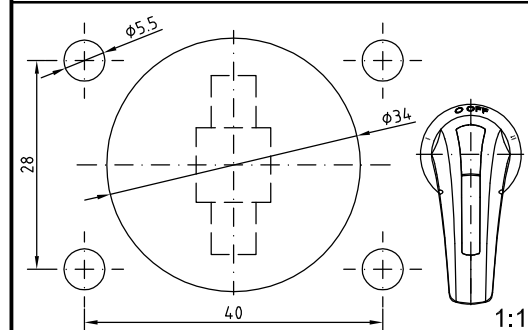
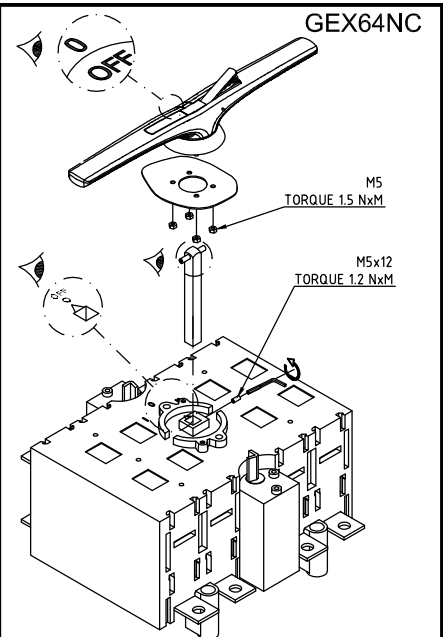
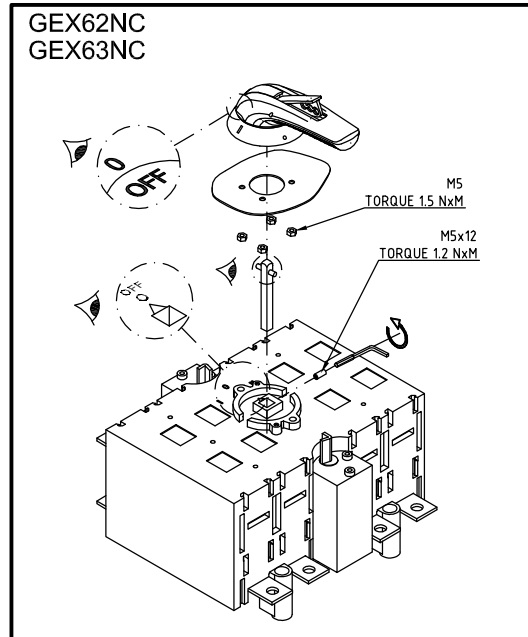
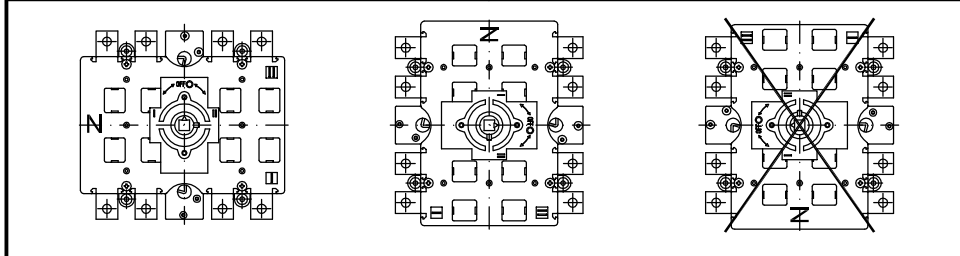
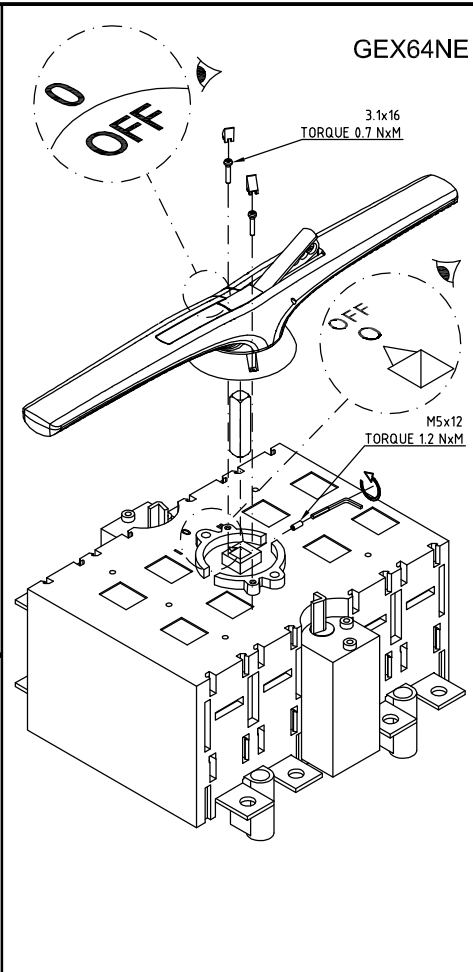
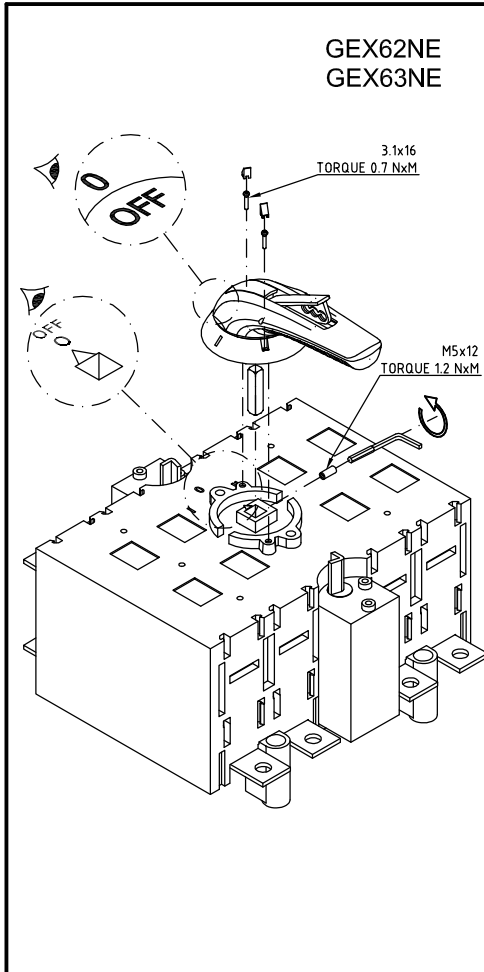
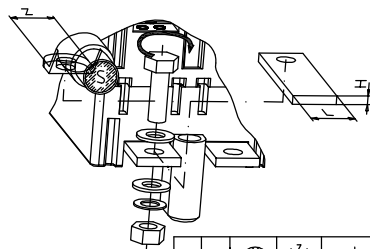


- ① ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- D ANWEISUNG

⑤ INSTRUCCIONES DE MONTAJE
GE0201E...GE1250E... - GE201E...T4...GE1250...T4
GEX62NE...GEX64NE - GEX62NC...GEX64NC

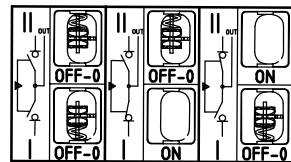

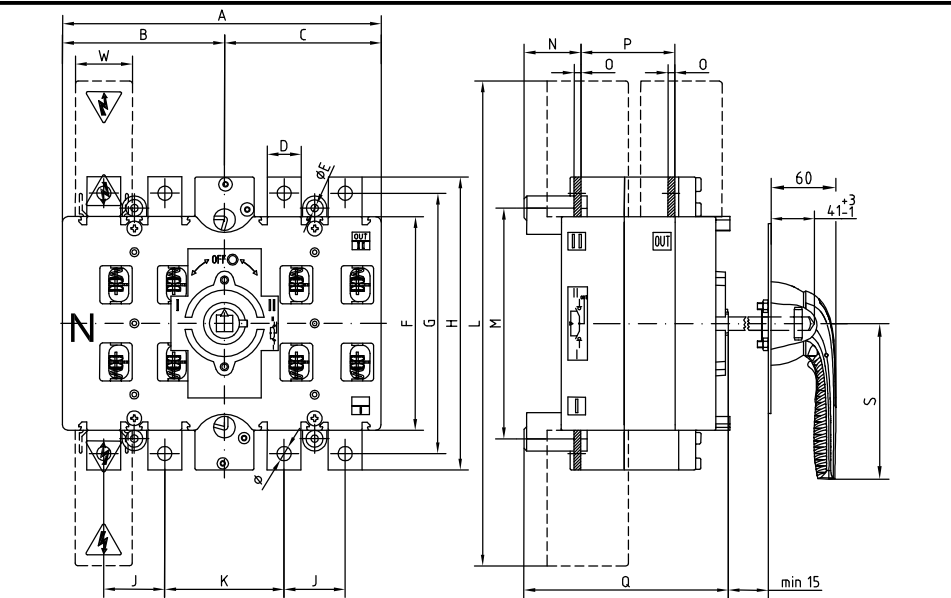

Code	I _m	A		C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	U	V	φ	W	T	M	S max. (Cu) mm	Z max. (Cu) mm	H max. L max. (Cu) mm (Cu) mm	
		3P 4P	3P 4P																								H max.	L max.
GE0201E	200A	235	119.5	115.5	25	5.5	157	192	216	4.5	88	357	170	4.2	3	67	151	14.3	133	14.2	10.5	4.2	M10	24	24.0	31	2×5	30 *
GE0250E	250A																											
GE0315E	315A																											
GE0400E	400A																											
GE0500E	500A	321	162	159	4.0	7	232	282	312	65	121	482	247	4.6	5	87	180	176	186	171	12.5	5.9	M12	45	2×24.0	45	2×6	45
GE0630E	630A																											
GE0800E	800A																											
GE1000E	1000A																											
GE1250E	1250A	4.24	210	214	5.0	9	295	375	419	85	163	595	315	5.7	6	88	208	396	248	199	14.5	7.3	M14	55	-	-	2×10	60

ATTENZIONE!! Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche allo scopo di evitare danni a persone o cose. Per gli esatti limiti d'impiego consultare il catalogo.

WARNING!! This equipment is to be installed by qualified persons, to prevent damages or safety hazards. Refer to our catalogue for the correct operational limits.

ACHTUNG!! Um Personen- und Sachschaden zu vermeiden darf dieses Gerät nur von fachkundigen Personal, unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorschriften, installiert werden. Für der Arbeitsbereich-Werte bitte in Katalog nachschauen.

ATENCIÓN!! Este aparato debe ser instalado por personal cualificado, respecto a la normativa de instalación vigente, con la finalidad de evitar daños a personas y cosas. Para verificar los límites exactos de empleo consultar el catálogo.