



Gateway
EXCM3G01

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

Bramka
RS485/modem
3G, 9.5...27 V
AC/9.5...35 V
DC, w tym antena
i przewód do
programowania

Metoda monitorowania

Technologia transmisji	2G/3G
Możliwość połączenia z Synergy i Xpress	Tak
Konfiguracja i nadzór nad urządzeniem	Tak
Pamięć lokalna	No
Obsługa wielu urządzeń	Tak, z RS485

Kompatybilność z urządzeniami

Urządzenia z
RS485, Modbus
„slave”, w tym
urządzenia obce



Interfejs

Komunikacja przez RS485	1
-------------------------	---


Właściwości mechaniczne

Maksymalna długość kabla	m / ft	2.5m 2.73yd
Montaż		Montaż w otworze Ø10mm/0,39"
Masa	g	340

Wymiary

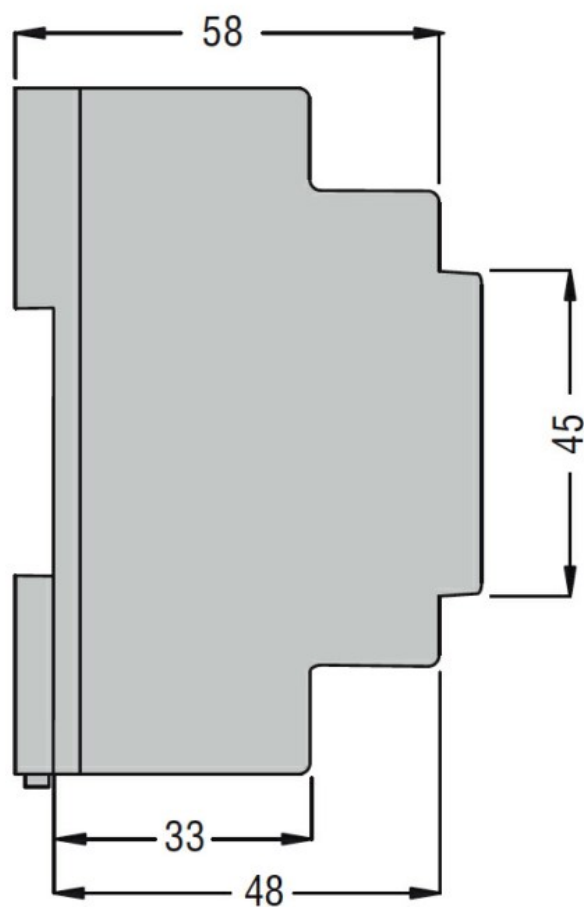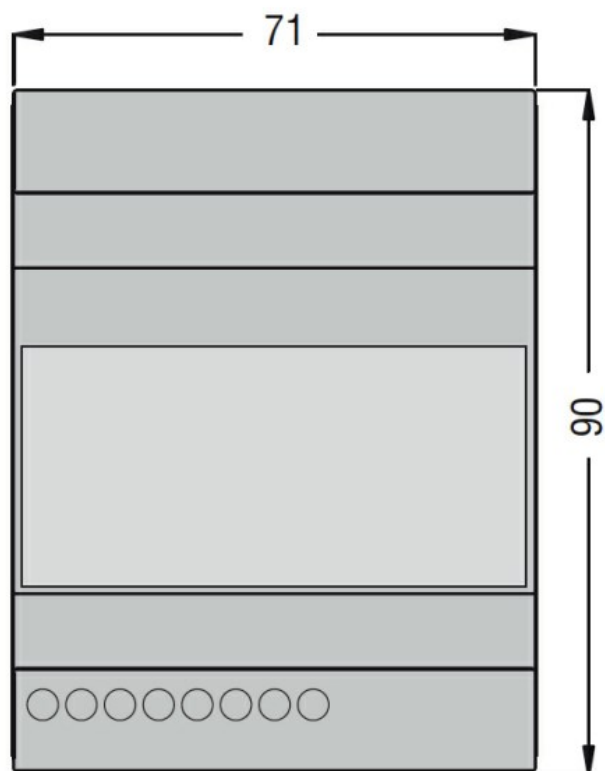

Schemat połączeń elektrycznych

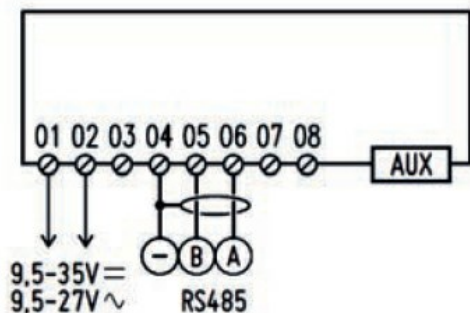

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN 6050-1

Zgodność

/

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC